

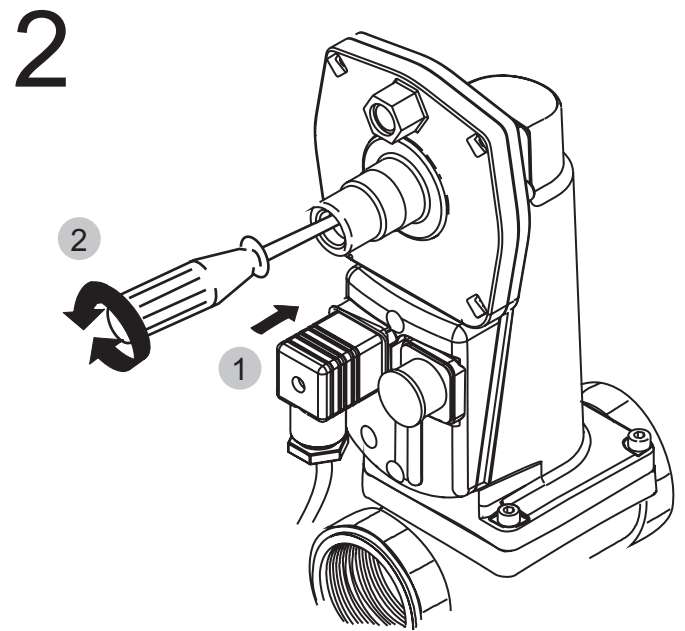
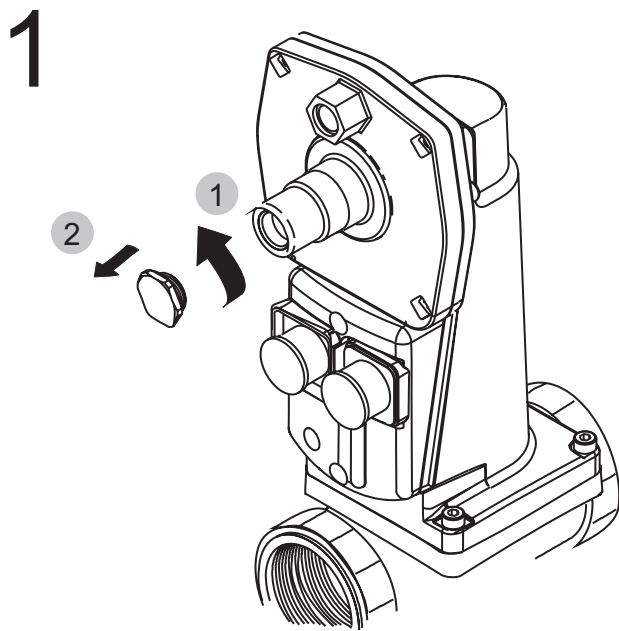
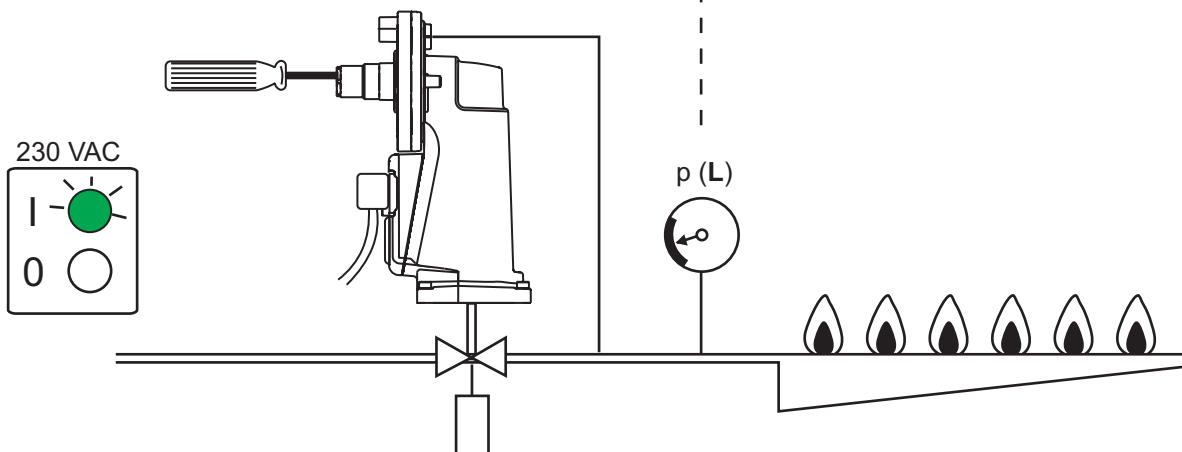


SKP25.7...
SQS37...


SKP25.7...
SQS37...

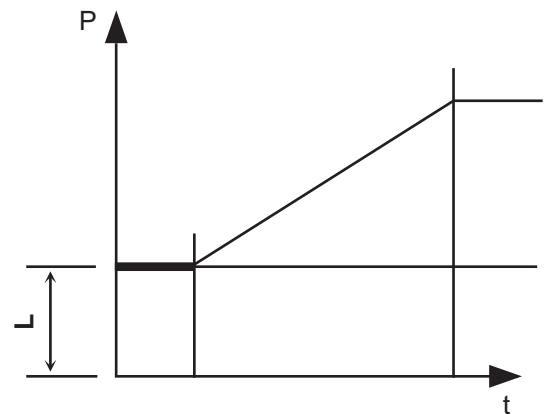


2a

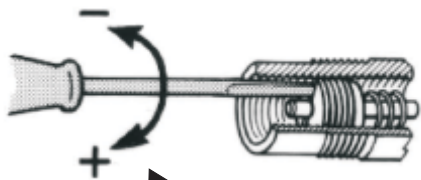


3

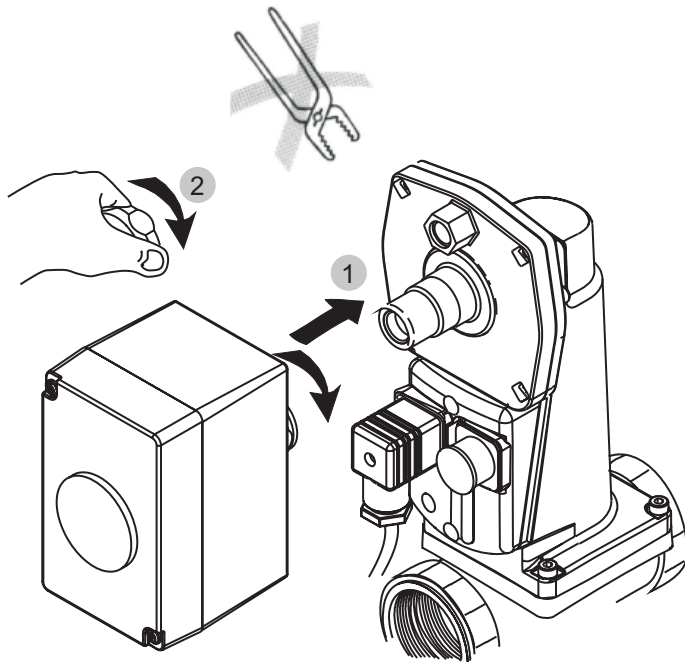


3a

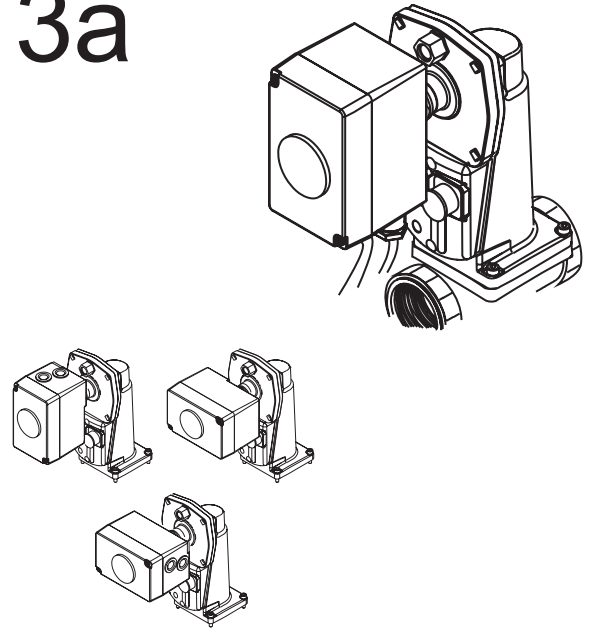


4

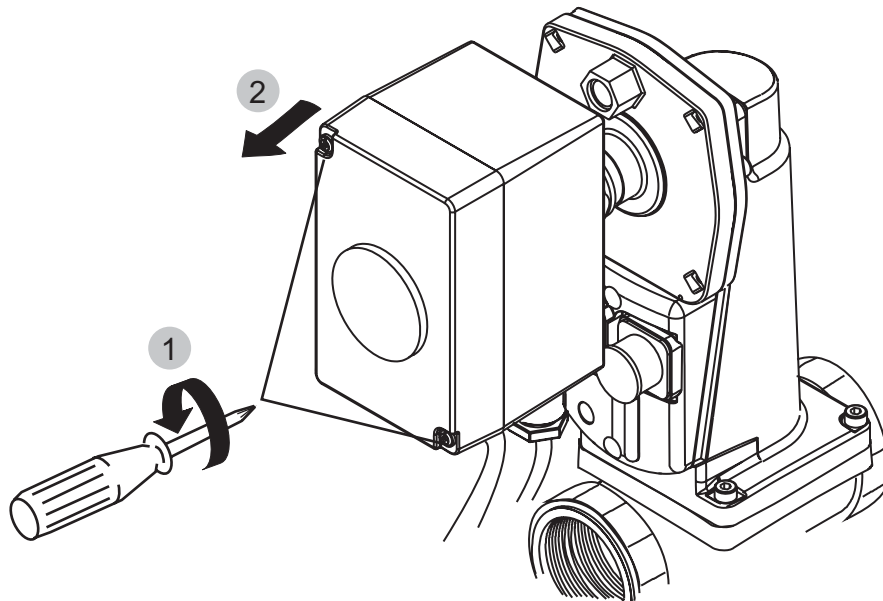


5

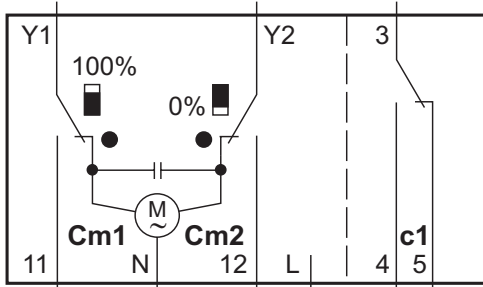

Option ASC9.6

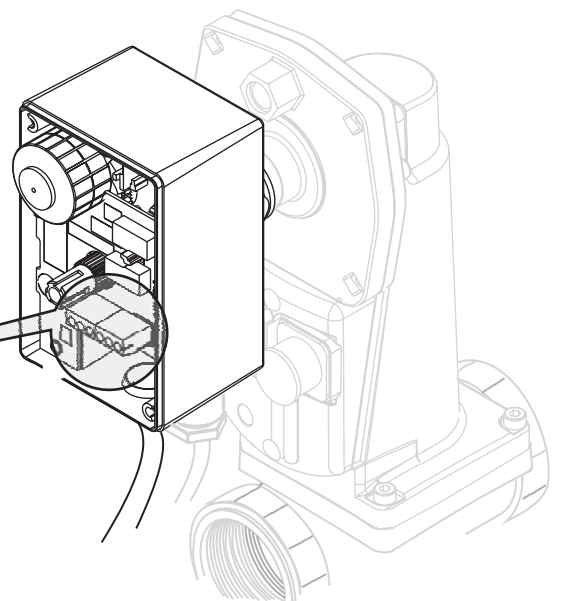

ASC9.6

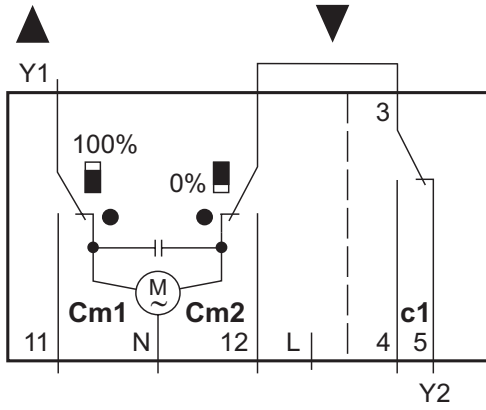


Adjustable range limited to avoid double switching.


Einstellbarer Bereich ist begrenzt um Zweifach-Betätigung zu vermeiden.

Plage ajustable est limitée pour éviter double contact.




Do not adjust switch close to min or max position. Check functionality over the total  range.

Schalter nicht zu nah an min oder max Position einstellen. Funktion über den kompletten  Bereich prüfen.



Ne pas placer l'interrupteur trop près de la position minimum ou maximum. Verifier la fonction sur tout la plage .

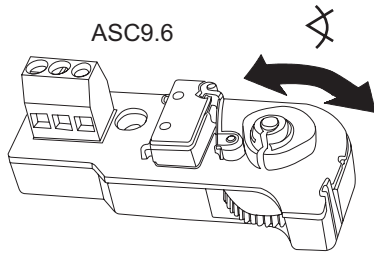

5a

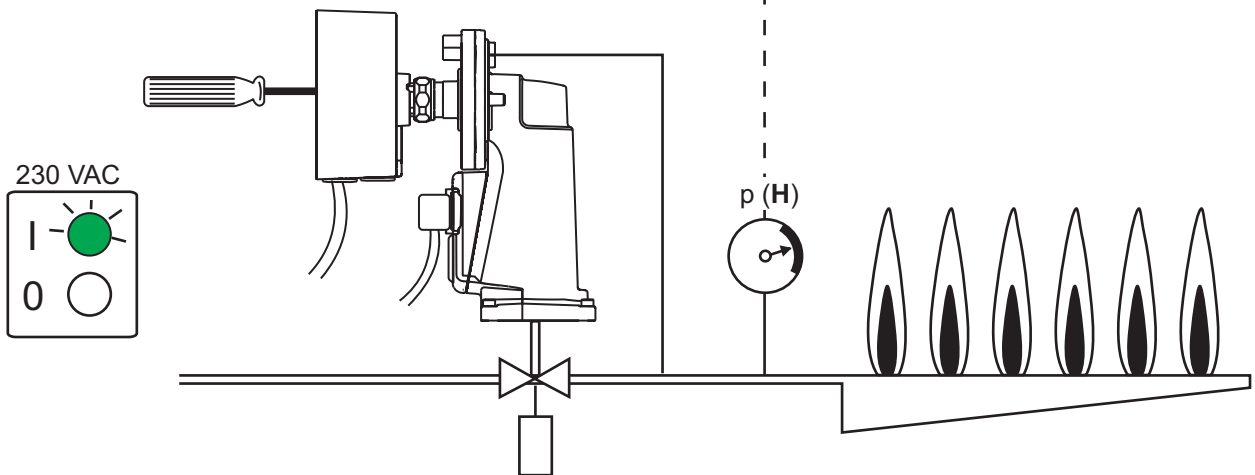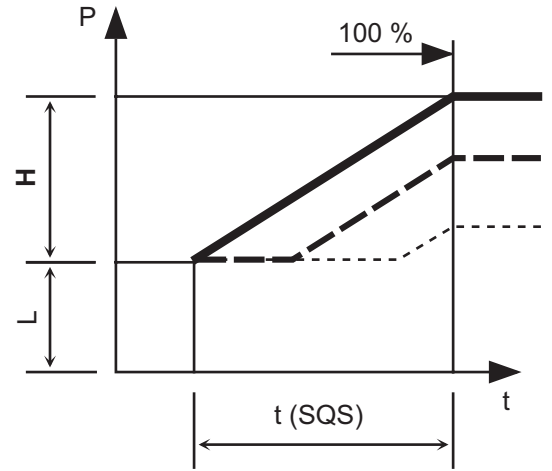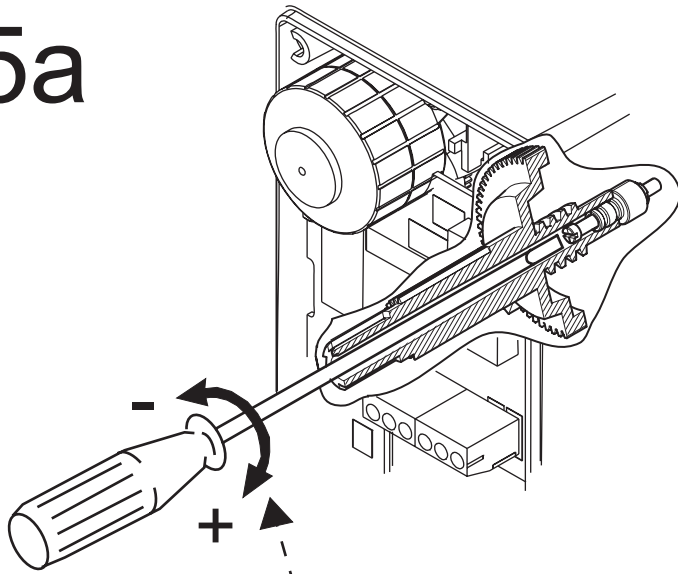

6

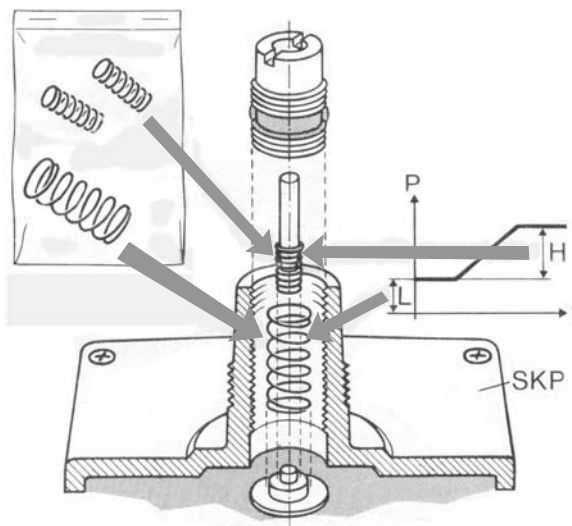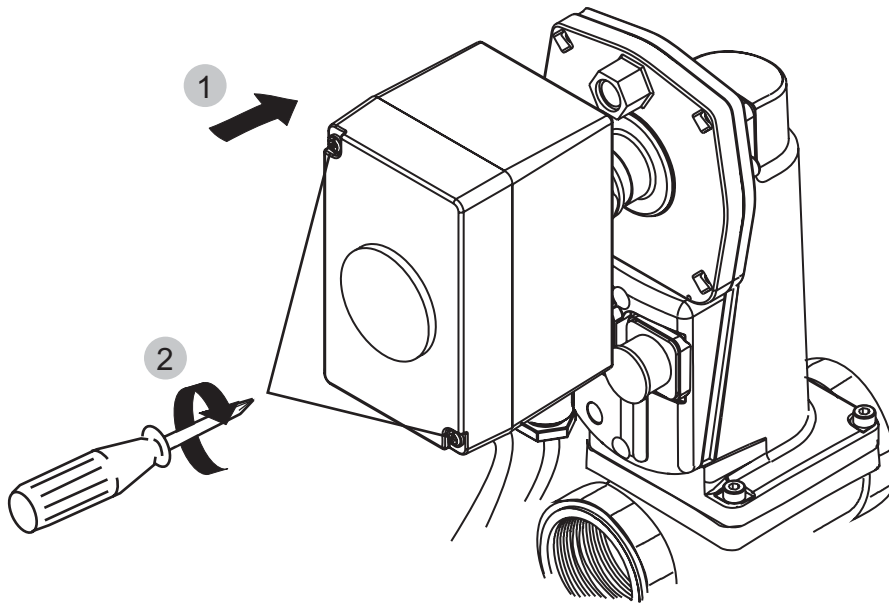

Feder/Spring/Ressort L (Ø 12 ... 13 mm)		Feder/Spring/Ressort H (Ø 7 ... 8 mm)	
Farbe/Color/Couleur	mbar ±15%	Farbe/Color/Couleur	mbar ±15%
Stahlfarben/steel-colored/ couleur acier *	0.5 ... 4	Weiß/white/blanc	0 ... 10
Grün/green/vert	2 ... 15	Stahlfarben/steel-colored/ couleur acier *	0 ... 18
Blau/blue/bleu	10 ... 30	Rot/red/rouge	0 ... 45
Gelb/yellow/jaune	15 ... 120	Grün/green/vert	0 ... 90
Rot/red/rouge	100 ... 250	* Standard/Default	