



Fernbedienung SIPROTEC 4 Geräte mit 57,6 kB / 8N1 über INSYS Pocket ISDN zu INSYS ISDN TA Modem, Mini-Sternkoppler oder RS485-Bus mit DIGSI 4

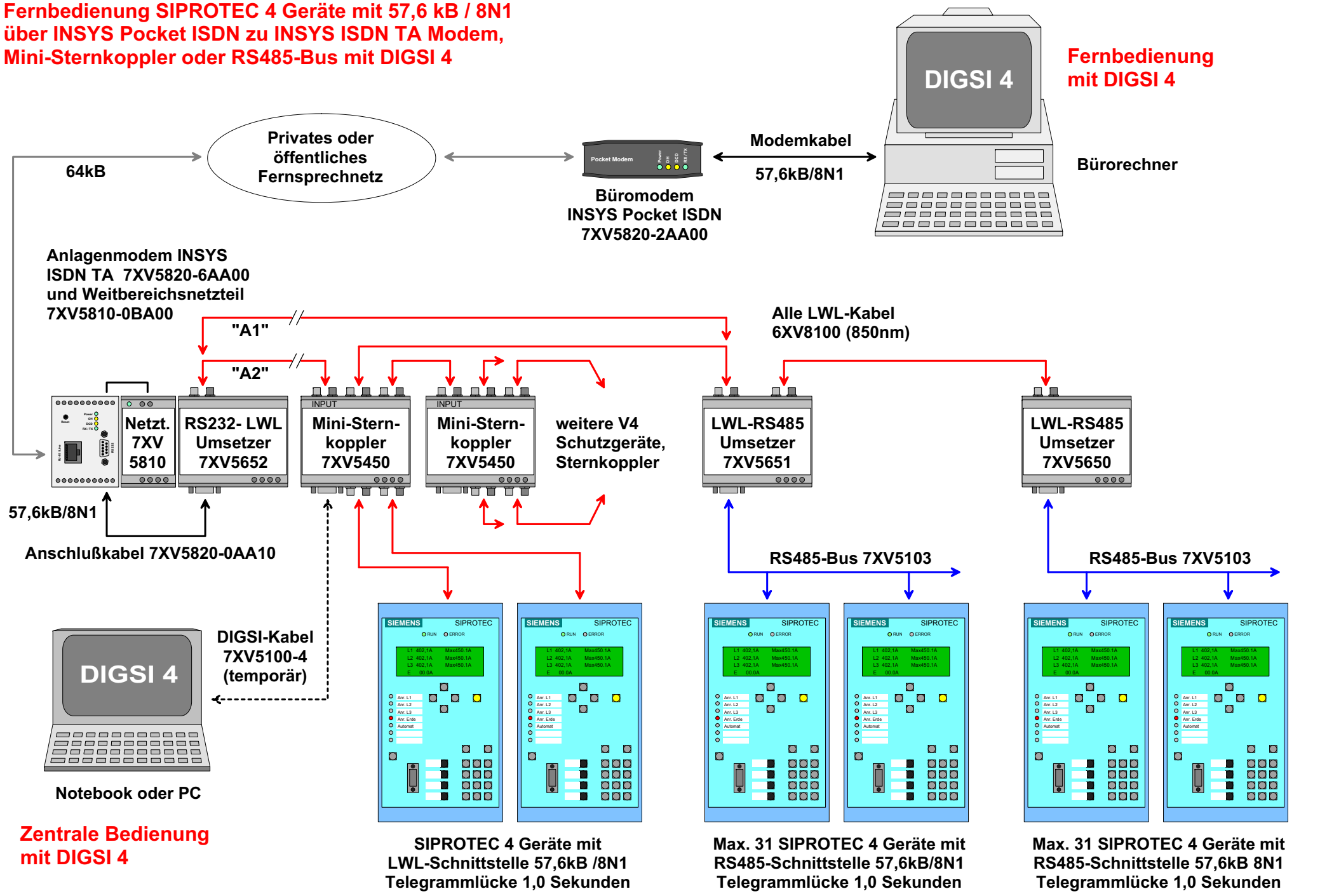

Fernbedienung SIPROTEC 3 und 4 Geräte mit 9,6 kBaud / 8E1 über INSYS Pocket ISDN zu INSYS ISDN TA Modem, Mini-Sternkoppler oder RS485-Bus mit DIGSI 4 ab V4.60 SP1

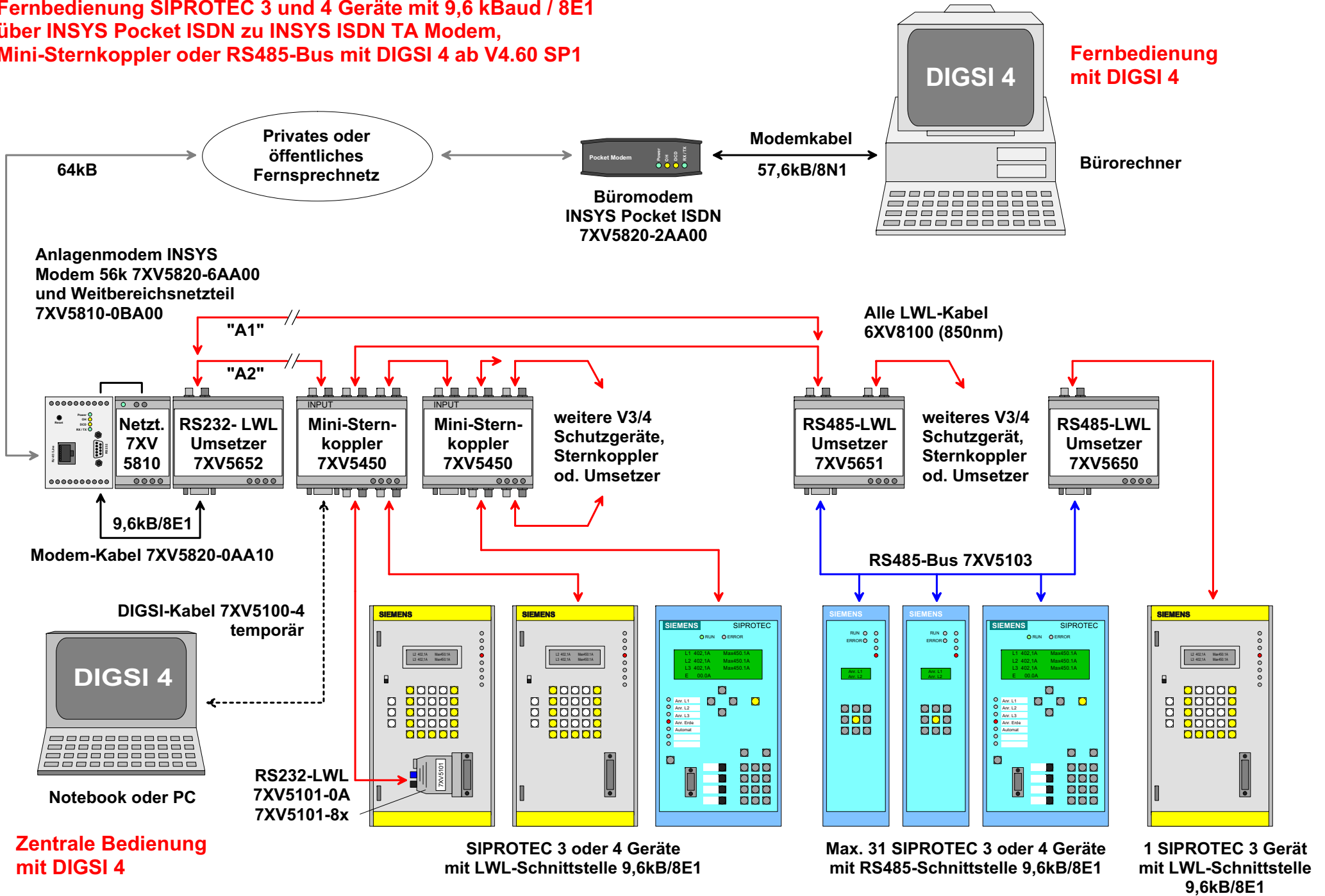

Fernbedienung mit DIGSI 4

Bürorechner

Privates oder öffentliches Fernsprechnetz

**Büromodem
INSYS Pocket ISDN
7XV5820-2AA00**

**Modemkabel
57,6kB/8N1**

**Anlagenmodem INSYS
Modem 56k 7XV5820-6AA00
und Weitbereichsnetzteil
7XV5810-0BA00**

**Alle LWL-Kabel
6XV8100 (850nm)**

"A1"

"A2"

**weitere V3/4
Schutzgeräte,
Sternkoppler
od. Umsetzer**

**weiteres V3/4
Schutzgerät,
Sternkoppler
od. Umsetzer**

9,6kB/8E1

Modem-Kabel 7XV5820-0AA10

RS485-Bus 7XV5103

**DIGSI-Kabel 7XV5100-4
temporär**

DIGSI 4
Notebook oder PC

**RS232-LWL
7XV5101-0A
7XV5101-8x**

**SIPROTEC 3 oder 4 Geräte
mit LWL-Schnittstelle 9,6kB/8E1**

**Max. 31 SIPROTEC 3 oder 4 Geräte
mit RS485-Schnittstelle 9,6kB/8E1**

**1 SIPROTEC 3 Gerät
mit LWL-Schnittstelle
9,6kB/8E1**

**Zentrale Bedienung
mit DIGSI 4**