


Fernbedienung SIPROTEC 3 und 4 Geräte mit 19,2 kBaud über KE 928 zu KE 28,8 Modem und Mini-Sternkoppler mit DIGSI 4.4x

Büromodem
LOGEM 928
7XV5810-1AA00


Standard
Modemkabel
19,2kB/8N1

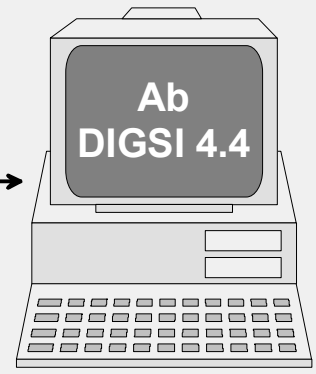

Fernbedienung
mit Bürorechner


Privates oder
öffentliches
Fernsprechnet

Anlagenmodem LOGEM LGH28.8D
7XV5810-5AA00 mit Weitbereichsnetzteil
7XV5810-0BA00 und Umsetzer 7XV5101-0B

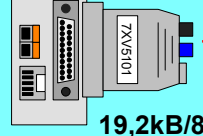


19,2kB/8N1

Anlagen-
modem
alternativ

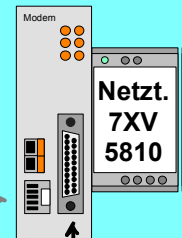


Modem-Kabel 7XV5810-0AA10
oder
DIGSI-Kabel 7XV5100-4

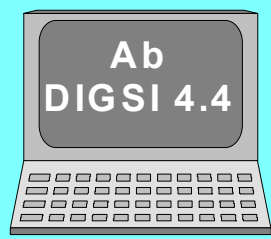

Notebook oder PC

RS232-LWL
7XV5101-0A
7XV5101-8x

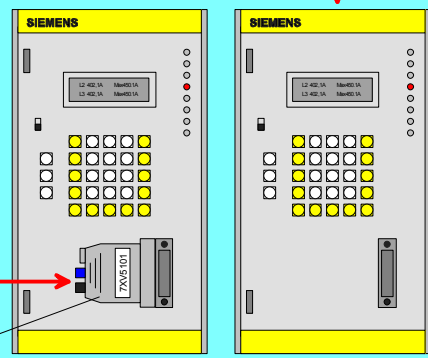

SIPROTEC 3 oder 4 Geräte
mit LWL-Schnittstelle 19,2kB/8N1

Mini-Stern-
koppler
7XV5450

weitere V3/4
Schutzgeräte,
Sternkoppler
od. Umsetzer


RS485-LWL
Umsetzer
7XV5651

weitere V3/4
Schutzgerät,
Sternkoppler
od. Umsetzer


RS485-LWL
Umsetzer
7XV5650

Alle LWL-Kabel
6XV8100 (850nm)

RS485-Bus 7XV5103

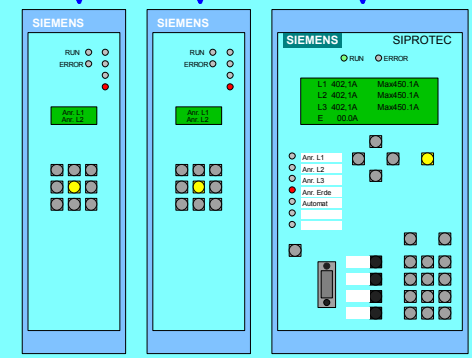

Max. 31 SIPROTEC 3 oder 4 Geräte
mit RS485-Schnittstelle 19,2kB/8N1

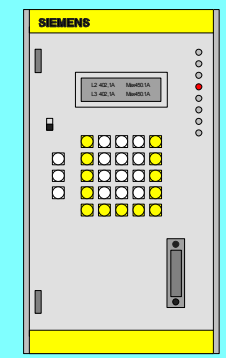

1 SIPROTEC 3 Gerät
mit LWL-Schnittstelle
19,2kB/8N1

**Zentrale Bedienung
mit DIGSI 4.4x**